

ECN Mutter für C- Schiene E5



MERKMALE

Schienenmutter für C-Profile

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	A
E5CN6S4	335200	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Stahl	Feuerverzinkt	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Stahl	Feuerverzinkt	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Stahl	Feuerverzinkt	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Katalognummer	Artikelnummer	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F2 ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMME

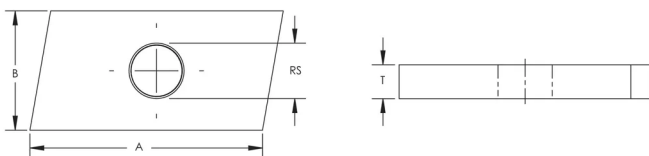

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

