

EER-Ti/T Trapezdecken-Gewindestangenhänger



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gewindestangenträger

Gewindeeinsatz zur leichten Installation

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Bohrerdurchmesser	Statische Last 1 (F1)
EERTIM6	173120	6 mm	Mit Gewinde	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM10	173140	10 mm	Mit Gewinde	0.8 - 3 mm	7mm	450N

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Bohrerdurchmesser	Statische Last 1 (F1)
EERTIM8	173130	8 mm	Mit Gewinde	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last 2 (F2)	Zertifizierungen
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM8	173130	900N	ITB

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Statische Last 1 repräsentiert 0,8 – 2,0 mm Flanschdicke. Die Statische Last 2 repräsentiert 2,0 – 3,0 mm Flanschdicke.

DIAGRAMME

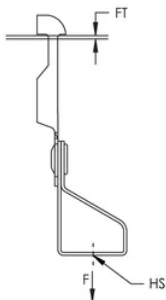

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

