

nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken, 2 mm Stahlseil, 2 m Länge

KATALOGNUMMER

SLK2L2R2



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Auch in Y-Haken Konfiguration verfügbar

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196619

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Durchmesser Stahlseil: 2 mm

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Länge Stahlseil: 2m

A: 57 mm

B: 22 mm

C: 5.5 mm

Höhe (H): 55 mm


Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm

Winkel (a): 90 ° Max

Statische Last: 440N

DIAGRAMME

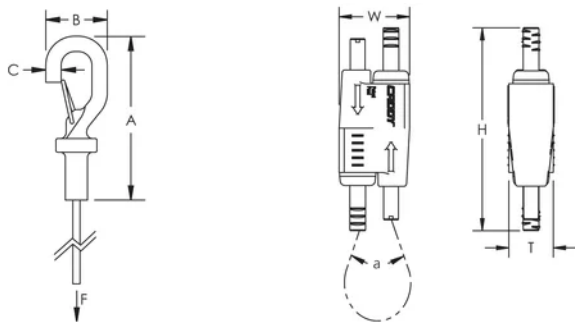

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

