

Flache Unterlegscheibe



MERKMALE

Verwendung unter dem Kopf einer Schraube oder einer Mutter, um die Belastung des Verbindungselements auf eine größere Fläche zu verteilen

SPEZIFIKATIONEN


Entspricht: DIN 933

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	Durchmesser (Ø)	Dicke (T)
01108S4	592490	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Stahl	Feuerverzinkt	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße(HS)	Durchmesser (Ø)	Dicke (T)
01110EG	592410	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	13 mm	24 mm	2.5 mm

DIAGRAMME

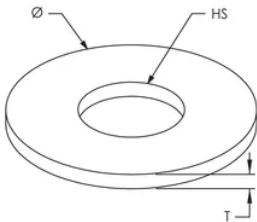

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

