

H-MSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, seitliche Montage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen

Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
12M24SMS1	179690	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N
16M24SM	173720	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N
20M24SM	171720	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
24M24SM	176690	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N
32M24SM	173830	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N
6M24SM	173640	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N
812M24SM	160050	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N
8M24SMS1	179650	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N
12M58SMS1	179700	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N
16M58SM	173730	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N
20M58SM	173770	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N
24M58SM	173800	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N
32M58SM	173840	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N
6M58SM	171980	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N
812M58SM	160060	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N
6M912SM	173650	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N
812M1318SM	160145	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N
812M912SM	160070	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N
16M912SM	173740	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N
20M912SM	173780	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N
24M912SM	173810	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
8M912SMS1	179670	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
12M24SMS1	179690	
16M24SM	173720	UL, cUL
20M24SM	171720	cUL, UL
24M24SM	176690	cUL, UL
32M24SM	173830	UL, cUL
6M24SM	173640	UL, cUL
812M24SM	160050	UL, ITB, cUL
8M24SMS1	179650	
12M58SMS1	179700	
16M58SM	173730	UL, cUL
20M58SM	173770	
24M58SM	173800	cUL, UL
32M58SM	173840	UL, cUL
6M58SM	171980	UL, cUL
812M58SM	160060	UL, cUL, ITB
6M912SM	173650	

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
812M1318SM	160145	cUL, UL
812M912SM	160070	ITB, UL, cUL
16M912SM	173740	cUL, UL
20M912SM	173780	
24M912SM	173810	cUL, UL
8M912SMS1	179670	

DIAGRAMME

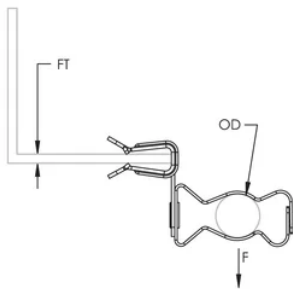

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

