

H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen

Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierung
160000	160000	11 mm	Blank	2 - 3 mm	700N	ITB
M6Ti4	174810	6 mm	Mit Gewinde	2 - 3 mm	700N	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Statische Last	Zertifizierungen
M8TI4	174900	8 mm	Mit Gewinde	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010	11 mm	Blank	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24R5	191024	6 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	
M8TI24	174910	8 mm	Mit Gewinde	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Mit Gewinde	8 - 14 mm	900N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Mit Gewinde	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Mit Gewinde	8 - 14 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Blank	8 - 14 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Blank	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Mit Gewinde	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI912	174840	6 mm	Mit Gewinde	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Mit Gewinde	14 - 20 mm	900N	ITB

DIAGRAMME

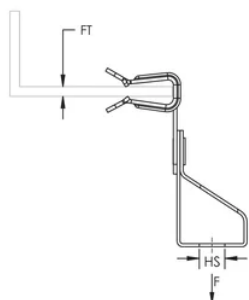

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

