

MTSH Federklapp-Dübel mit Haken



MERKMALE

Zur Befestigung an Trockenbauwänden und abgehängten Decken.

Unterlegscheibe, Mutter und Kippelement beigelegt

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Bohrerdurchmesser
MTSH4	584430	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4	70mm	14mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Statische Grenzlast (F)
MTSH4	584430	300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Der Wert der endgültigen statischen Last berücksichtigt nicht die Traglasteigenschaften des Trägermaterials. Der entsprechende Sicherheitsfaktor muss zu dieser Lastbemessung hinzugezählt werden.

Das Feder-Kippelement muss bei der Installation mindestens 35 mm Freiraum haben, um ihn öffnen zu können.

DIAGRAMME

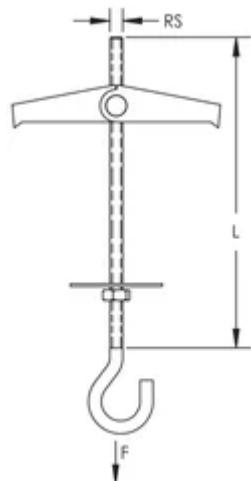

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERIC** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**

