


nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage

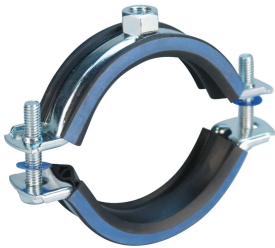

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
MFE015	586201	EPDM-SBR Rubber, Stahl	11 - 15 mm	8	M8	20 mm
MFE019	586202	EPDM-SBR Rubber, Stahl	15 - 19 mm	10	M8	20 mm
MFE025	586203	EPDM-SBR Rubber, Stahl	19 - 25 mm	15	M8	20 mm
MFE031	586204	EPDM-SBR Rubber, Stahl	25 - 31 mm	20	M8	20 mm
MFE037	586205	EPDM-SBR Rubber, Stahl	31 - 37 mm	25	M8	20 mm
MFE044	586206	EPDM-SBR Rubber, Stahl	37 - 44 mm	32	M8	20 mm
MFE050	586207	EPDM-SBR Rubber, Stahl	44 - 50 mm	40	M8	20 mm
MFE058	586208	EPDM-SBR Rubber, Stahl	50 - 58 mm		M8	20 mm
MFE068	586209	EPDM-SBR Rubber, Stahl	58 - 68 mm	50	M8	20 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFE015	586201	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	1.25 mm	6	27mm	1500N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFE058	586208	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE068	586209	1.25 mm	6	32mm	1500N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

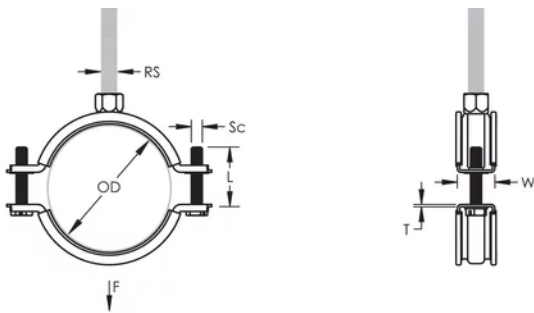

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

