

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Anodisch poliert
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
MFD015S6	586301	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019S6	586302	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025S6	586303	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031S6	586304	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037S6	586305	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044S6	586306	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050S6	586307	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058S6	586308	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068S6	586309	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078S6	586310	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088S6	586311	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
MFD098S6	586312	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108S6	586313	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118S6	586314	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128S6	586315	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138S6	586316	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148S6	586317	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160S6	586318	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm
MFD170S6	586319	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm
MFD200S6	586320	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215S6	586321	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225S6	586322	EPDM-SBR Rubber, Edelstahl 316L (EN 1.4404)	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFD015S6	586301	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD019S6	586302	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD025S6	586303	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD031S6	586304	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD037S6	586305	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD044S6	586306	1 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD050S6	586307	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD058S6	586308	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD068S6	586309	1.25 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB
MFD078S6	586310	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD088S6	586311	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Zertifizierungen
MFD098S6	586312	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD108S6	586313	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD118S6	586314	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD128S6	586315	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD138S6	586316	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB
MFD148S6	586317	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD160S6	586318	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD170S6	586319	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD200S6	586320	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD215S6	586321	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB
MFD225S6	586322	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

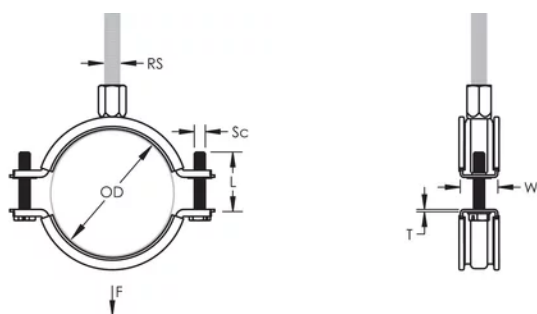

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

