

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Alterungsbeständige Einlage

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Stangengröße (RS): M8;M10;1/2"

Farbe: Schwarz

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MPK031	586754	Stahl, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Stahl, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Stahl, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MPK051	586757	Stahl, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Stahl, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Stahl, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Stahl, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Stahl, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Stahl, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Stahl, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Stahl, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Stahl, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Stahl, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Stahl, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Stahl, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Stückgewicht
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Stückgewicht
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

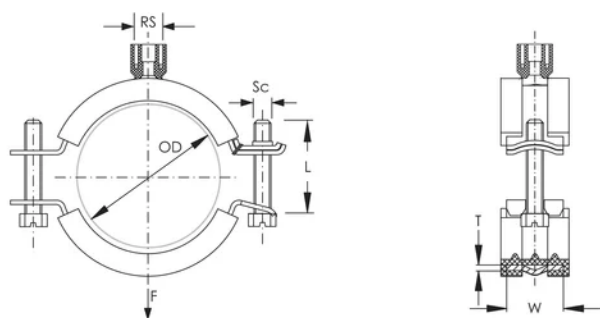

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

