

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit Schnellverschluss

Kunststoffscheibenscheiben verhindern, dass das CPVC- oder Kunststoffrohr beschädigt wird, und gewährleisten das Gleiten bei Längenausdehnung

Aufgebördelte Kanten und ein speziell konstruierter Schweißbereich helfen beim Schutz der CPVC-Rohrleitungen

Ideal für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist und Wartungsarbeiten in der Nähe der Befestigungsfläche ausgeführt werden müssen.

Geeignet für Sprinklerrohr von 1/4" bis 2" (20 bis 50 DN)

Eliminiert die Notwendigkeit, erdbebensicher abzustützen, wenn die Rohre innerhalb von 150 mm von der Befestigungsfläche gehalten werden.

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 12)

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außen Durchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MPZ040	595056	32	40.0 - 42.4 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ025	595053	20	25.0 - 26.9 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ032	595054	25	32.0 - 33.7 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ020	595052	15	20.0 - 21.3 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ050	595057	40	48.3 - 50 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ075	595061	65	75.0 - 76.1 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ063	595059	50	60.3 - 63 mm	M10	30 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
MPZ040	595056	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ025	595053	1125N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ032	595054	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ020	595052	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
MPZ050	595057	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	1725N	
MPZ063	595059	1725N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ

DIAGRAMME

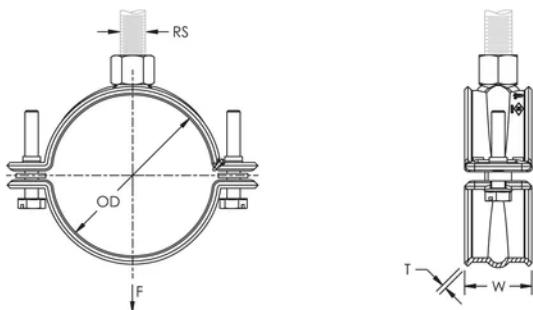

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERIC** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

