

nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet

Das Schnellverschlussystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird

Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MFZ019	586801	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	M8, M10		20 mm	1 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	M8, M10	80	23 mm	1.5 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	M8, M10		23 mm	1.75 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	M8, M10	125	23 mm	2 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	M8, M10		25 mm	2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MFZ175	586819	165 - 175 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm
MFZ220	586821	210 - 220 mm	M8, M10	200	27 mm	2.25 mm

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFZ019	586801	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	6	32mm	1500N
MFZ062	586808	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	6	37mm	1500N
MFZ083	586810	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	6	37mm	2500N
MFZ113	586813	6	37mm	2500N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFZ123	586814	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	6	40mm	3600N
MFZ220	586821	6	40mm	3600N

DIAGRAMME

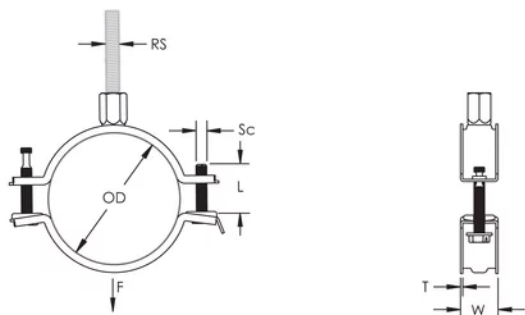

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

