

nVent CADDY Pyramid Standfuß für H-Rahmen



MERKMALE

Schaum- oder Gummiboden bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachbahn

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gummiauflage, ideal für Solarpaneel-Installationen

Die Befestigungsteile sind an den Standfüßen vorinstalliert

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

Akzeptiert Standard-Strut-Montageschienen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Temperatur	Sicherheitsfaktor statische Last	Dachanschluss
PHB	360422	Stahl, Polypropylen, Polyethylen	Feuerverzinkt	-34 to 54.4 °C	3:1	Schaum


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Typ Strutmontageschiene	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Oberfläche
PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m ²

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Last
PHB	360422	1.8 kg	3335N

DIAGRAMME

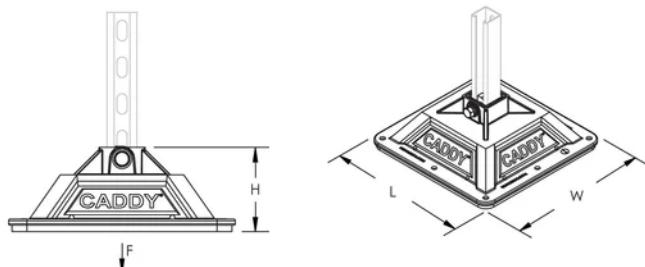

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**

