


nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Trägerklammer



ZERTIFIZIERUNGEN

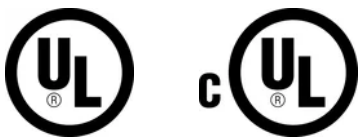

MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen

Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden

Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig“-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet

Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten an der Gewindestange

Der Öffnungsmechanismus wird mit einer Zange betätigt

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Lochgröße (HS)
4QTIBC	170381	Federstahl	nVent CADDY Armour	6	16 mm Max	11 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Statische Last
4QTIBC	170381	3 N·m	330N

DIAGRAMME

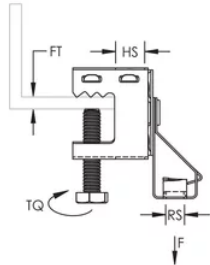

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

