

nVent CADDY Speed Link LD mit Haken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Material:	Edelstahl 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	A	B	C	Statische Last
---------------	---------------	-----------------	---	---	---	----------------

SLD15L2S	195935	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	195940	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L10S	195945	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N


Breite (W): 12.7 mm

Höhe (H): 19 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Stahlseil und Haken sind aus Edelstahl 316 (1.4401) gefertigt.

DIAGRAMME

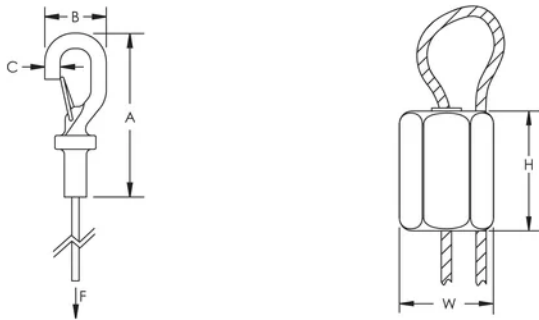

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

