

nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung und Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Zur direkten Verbindung mit Montagetrapezen, Beleuchtungskörpern, Schildern oder SHKL Elementen

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;Polypropylen;Zinklegierung
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Stangengröße (RS)	Schraubenlänge (L)	Höhe (H)
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Stangengröße (RS)	Schraubenlänge (L)	Höhe (H)
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1m	6	25mm	55 mm
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

DIAGRAMME

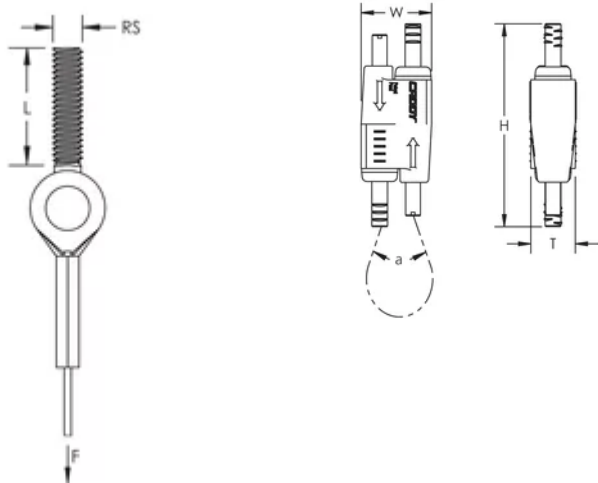

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

