

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
SXD014	400063	Stahl, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8, M10	20 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
SXD019	400064	Stahl, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
SXD023	400065	Stahl, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm
SXD028	400066	Stahl, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8, M10	20 mm
SXD035	400067	Stahl, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8, M10	20 mm
SXD043	400068	Stahl, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm
SXD052	400070	Stahl, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8, M10	20 mm
SXD058	589350	Stahl, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8, M10	20 mm
SXD061	400071	Stahl, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8, M10	20 mm
SXD080	400074	Stahl, EPDM-SBR Rubber	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm
SXD091	400075	Stahl, EPDM-SBR Rubber	87 - 92 mm	80	M8, M10	20 mm
SXD114	400077	Stahl, EPDM-SBR Rubber	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXD014	400063	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD019	400064	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD023	400065	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD028	400066	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD035	400067	1.2 mm	5	25mm	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXD043	400068	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD052	400070	1.2 mm	5	25mm	1300N
SXD058	589350	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD061	400071	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD080	400074	2 mm	6	35mm	1300N
SXD091	400075	2 mm	6	35mm	1300N
SXD114	400077	2 mm	6	35mm	2200N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

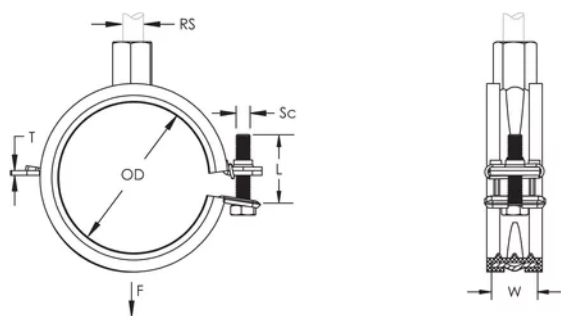

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

