


PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang

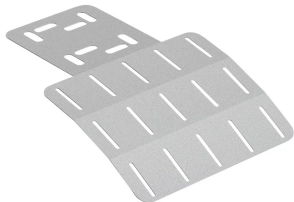

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache Installation

Ermöglicht eine einfache Einstellung des Austrittswinkels (von 0 bis 90 Grad)

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Oberfläche	Länge (L)	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Schwarz		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Vorverzinkung	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)	Zertifizierungen
---------------	---------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMME

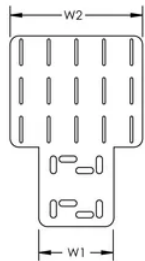

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

