

# PEMSA-Gitterrinnenabdeckung



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Robuste Metallkonstruktion für optimalen Schutz

Einfache Handhabung

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung


**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)
WBT300COVER	820640	3000mm	300 mm	20 mm
WBT100COVER	820610	3000mm	100 mm	20 mm
WBT60COVER	820600	3000mm	60 mm	20 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)
WBT200COVER	820630	3000mm	200 mm	20 mm
WBT400COVER	820650	3000mm	400 mm	20 mm
WBT150COVER	820620	3000mm	150 mm	20 mm

## DIAGRAMME

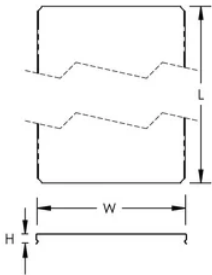

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

