

# RTU Pendelhänger



## MERKMALE

Bis zu 15° schwenkbar

## SPEZIFIKATIONEN


**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) | Höhe (H) | Statische Last |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------|
| RTUM8L15      | 583600        | 8                         | 15mm               | 66 mm    | 2500N          |
| RTUM10        | 583590        | 10                        | 18mm               | 75 mm    | 2500N          |
| RTUM10L18     | 583610        | 10                        | 18mm               | 85 mm    | 2500N          |

## DIAGRAMME

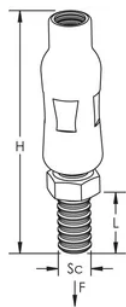

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

