

Dämmprofil aus Gummi für Strutmontageschiene



MERKMALE

EPDM-Profil- Verhindert den Kontakt zwischen Montageschiene und Lüftungskanal

Für Montageschienen geeignet

Verwendbar mit Gewindestangen bis zu M10


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
ISOSTRUT	335980	EPDM-SBR-Gummi	-50 to 110 °C	20m	8 mm	42 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)
ISOSTRUT	335980	11 mm

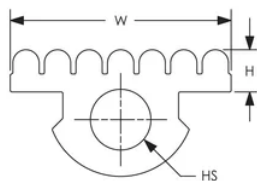

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

