


SCD Multi-Kabel Klipp für Metalldecken mit Schwalbenschwanzprofil

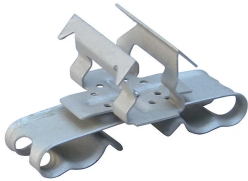

MERKMALE

Zur Positionierung von Niederspannungskabeln

Gebördelte Kanten zum Schutz des Kabels

Drehlager zur Unterstützung verschiedener Richtungsverläufe des Kabels in 360°

Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Übertragungskapazität	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
SCD1217QSC	188175	Federstahl	nVent CADDY Armour	4	7 - 8 mm	8 - 12 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B
SCD1217QSC	188175	14 mm Min	12 - 17 mm

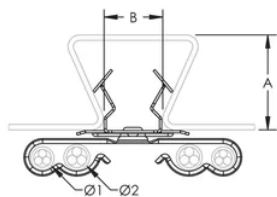

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

