

Speedway Kabelleiter T-Stück



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

T-Stück, gleiche Anschlüsse

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C
---------------	---------------	------------	------------	---	---	---

CL110X750ETH D	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X300ETH D	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETH D	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X900ETH D	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm
CL110X150ETH D	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X600ETH D	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	E
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm

DIAGRAMME

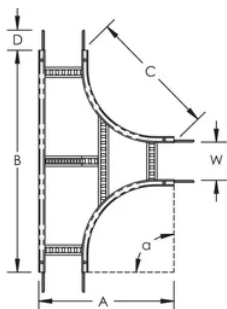

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

