

Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 90°



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, vertikal nach unten

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C
---------------	---------------	------------	------------	---	---	---

CL110X900OR9 OHD	840650	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750OR9 OHD	840640	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600OR9 OHD	840630	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450OR9 OHD	840620	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150OR9 OHD	840600	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300OR9 OHD	840610	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D
CL110X900OR90HD	840650	80 mm
CL110X750OR90HD	840640	80 mm
CL110X600OR90HD	840630	80 mm
CL110X450OR90HD	840620	80 mm
CL110X150OR90HD	840600	80 mm
CL110X300OR90HD	840610	80 mm

DIAGRAMME

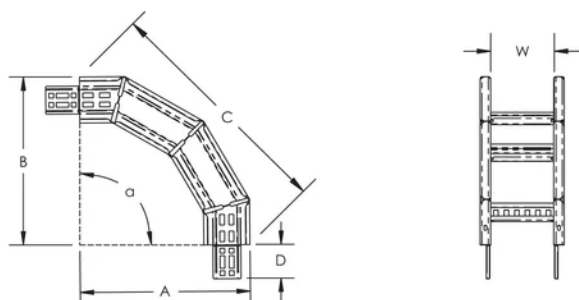

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

