

Strutschienenklipp



MERKMALE

Trägerklipp zur Befestigung einer Montageseile mit der offenen Seite an einem Träger

Für alle Montageseilen geeignet

Paarweise Montage erforderlich

Zur Befestigung von nVent CADDY Eristrut an Trägern

Getestet nach FM® Spezifikation

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Lochgröße (HS)	Länge (L)
ZTA605	388080	Stahl	Feuerverzinkt	16 mm Max	13 mm	49mm
ZT605HD	313260	Stahl	Feuerverzinkt	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605S6	387190	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Breite (W)	Statische Last	Schraube enthalten
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	Nein

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Breite (W)	Statische Last	Schraube enthalten
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Ja
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	Nein

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die angegebenen Lasten basieren auf einer Installation mit M12 (1/2") Befestigungsmaterial und Strutmontageschienen-Typ A.

DIAGRAMME

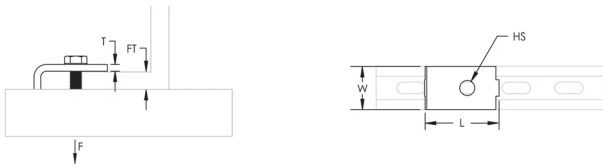

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

