

Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Vertikaler Bogen, auf- und abwärts einstellbar

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Das Innovative UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter

Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt

Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Höhe (H)	Winkel (a)	A	B
---------------	---------------	------------	----------	------------	---	---


PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C
PCT50X050VR90	850200	91 mm
PCT50X075VR90	850210	91 mm
PCT50X100VR90	850220	91 mm
PCT50X150VR90	850230	91 mm
PCT50X225VR90	850240	91 mm

Katalognummer	Artikelnummer	C
PCT50X300VR90	850250	91 mm
PCT50X450VR90	850260	91 mm
PCT50X500VR90	850270	91 mm
PCT50X600VR90	850280	91 mm

DIAGRAMME

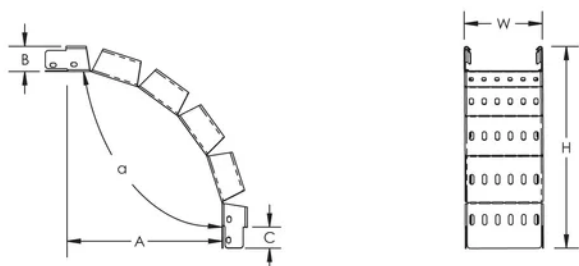

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

