


# WBT Kabelabgang

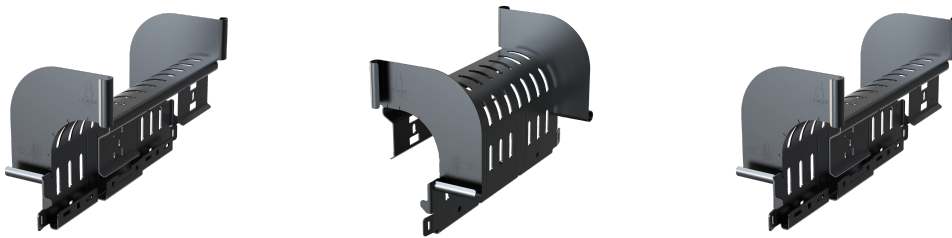

Le nVent CADDY WBT Performance Cable Waterfall est une solution de gestion des câbles polyvalente et facile à installer pour les chemins de câbles. Grâce à la technologie innovante de revêtement sur paroi latérale, les installateurs peuvent éliminer les points de contrainte et de pression sur les câbles sans avoir besoin de couper le chemin de câbles, ce qui permet de gagner un temps précieux sur le chantier. Sa conception flexible et son installation sans outil conviennent aussi bien aux applications en saillie qu'encastrées.

Der Vertikalbogen in fallender Ausführung bietet robusten Halt und Schutz für große Kabelbündel mit hoher Dichte und ist ideal für das Management von Kupfer-, Glasfaser-, PoE- und DAS-Kabeln. Die Seitenwände sind als 300 mm- und 500 mm-Optionen mit einem Biegeradius von 120-Grad erhältlich und helfen dabei, die Kabel an den gewünschten Ort zu führen. So wird eine durchgehende Kabelführungslösung mit einem nahtlosen und optisch ansprechenden Endergebnis erzielt.

Bei Bedarf bietet der Kabelabgang spezielle Abbindebereiche für Erdung und Potenzialausgleich.

## MERKMALE

Mit Abbindeöffnungen für Kabelbündel-Optionen

Sorgt für eine 120-Grad-Biegung und entspricht den TIA-Radiusstandards für alle Kabeltypen

Standardoberflächen umfassen schwarze Pulverbeschichtung und galvanisch verzinkte Beschichtungen; kundenspezifische Optionen in anderen Farben sind auf Anfrage erhältlich

Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel bis einschließlich Glasfaser, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, und Cat 7

Powder coating protects against scratches or cable damage


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer      | Material | Farbe   | Oberfläche        | Länge (L) | Höhe (H) | Breite (W) |
|--------------------|----------|---------|-------------------|-----------|----------|------------|
| WBTWTRFALL1<br>2BA | Stahl    | Schwarz | Pulverbeschichtet | 347mm     | 139 mm   | 196 mm     |

| Katalognummer  | Stückgewicht |
|----------------|--------------|
| WBTWTRFALL12BA | 1.2 kg       |

## DIAGRAMME

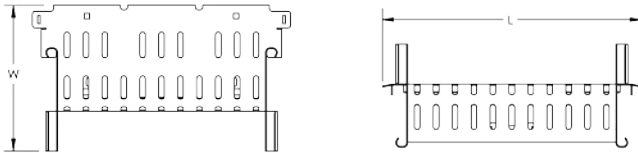

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

