

# Flügelmutter für Drehklipps



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Der große Durchmesser ermöglicht die Verwendung von Durchbrüchen als Befestigungspunkte

Kombination aus Flügelmutter und Scheibe

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	Lochtyp	A
6WN	171560	Federstahl	nVent CADDY Armour	6 mm	Mit Gewinde	33.7 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
6WN	171560	450N


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Berücksichtigen Sie bei der Verwendung anderer Befestigungen die geringste Tragkraft.

## DIAGRAMME

---

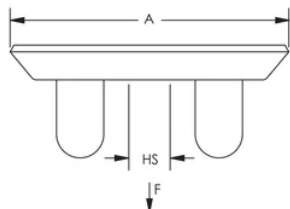

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

