


19"-Frontplatten, Belüftet

Data Solutions

Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

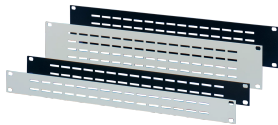

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium) ermöglichen eine Wärmeableitung

SPEZIFIKATIONEN

- Breite Gestell:** 95HP
- Material:** Aluminium
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30118-962	1U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30702-044	1U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Leitend
30702-047	1U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert
30702-056	1U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30118-963	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-045	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Roh
30702-048	2U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert
30702-057	2U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30118-964	3U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert
30702-046	3U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Roh	Roh
30702-049	3U	Eloxiert	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Eloxiert
30702-058	3U	Pulverbeschichtet	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert


Table 2/2						
Katalognummer	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ	Breite (W)
30118-962		RAL 7021	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-044			Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-047	Ja		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-056		RAL 7035	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30118-963		RAL 7021	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm

Katalognummer	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ	Breite (W)
30702-045			Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-048	Ja		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-057		RAL 7035	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30118-964		RAL 7021	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-046			Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-049	Ja		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
30702-058		RAL 7035	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

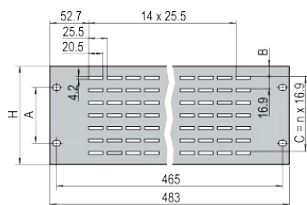

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.