

19"-Frontplatten

Data Solutions

Frontplatten aus Aluminium.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

SPEZIFIKATIONEN

- Breite Gestell:** 95HP
- Material:** Aluminium
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30219-098	1U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30118-948	1U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-299	1U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-074	1U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-101	2U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-301	2U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-949	2U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-075	2U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-104	3U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-302	3U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-950	3U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-076	3U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-107	4U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-303	4U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-951	4U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-110	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Eloxiert	1
30118-304	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-952	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-077	4U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30118-305	6U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-306	7U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-307	8U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-308	9U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-309	10U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-953	6U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-954	7U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-955	8U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-956	9U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-957	10U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-113	6U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-137	7U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-138	8U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-143	9U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-144	10U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-078	5U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-079	6U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-080	7U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
40304-081	8U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-082	9U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-083	10U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-098	Eloxiert	Nein		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-948	Lackiert		RAL 7021	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-299	Lackiert		RAL 7035	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-074	Eloxiert	Ja		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-101	Eloxiert	Nein		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-301	Lackiert		RAL 7035	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-949	Lackiert		RAL 7021	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-075	Eloxiert	Ja		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-104	Eloxiert	Nein		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-302	Lackiert		RAL 7035	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-950	Lackiert		RAL 7021	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-076	Eloxiert	Ja		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-107	Eloxiert	Nein		Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30118-303	Lackiert		RAL 7035	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-951	Lackiert		RAL 7021	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-110	Eloxiert	Nein		Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-304	Lackiert		RAL 7035	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-952	Lackiert		RAL 7021	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-077	Eloxiert	Ja		Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-305	Lackiert		RAL 7035	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-306	Lackiert		RAL 7035	Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-307	Lackiert		RAL 7035	Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-308	Lackiert		RAL 7035	Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-309	Lackiert		RAL 7035	Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-953	Lackiert		RAL 7021	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-954	Lackiert		RAL 7021	Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-955	Lackiert		RAL 7021	Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-956	Lackiert		RAL 7021	Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-957	Lackiert		RAL 7021	Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-113	Eloxiert	Nein		Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-137	Eloxiert	Nein		Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-138	Eloxiert	Nein		Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-143	Eloxiert	Nein		Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-144	Eloxiert	Nein		Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-078	Eloxiert	Ja		Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-079	Eloxiert	Ja		Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-080	Eloxiert	Ja		Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-081	Eloxiert	Ja		Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-082	Eloxiert	Ja		Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-083	Eloxiert	Ja		Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)
30219-098	483mm
30118-948	483mm
30118-299	483mm
40304-074	483mm
30219-101	483mm
30118-301	483mm
30118-949	483mm
40304-075	483mm


Katalognummer	Breite (W)
30219-104	483mm
30118-302	483mm
30118-950	483mm
40304-076	483mm
30219-107	483mm
30118-303	483mm
30118-951	483mm
30219-110	483mm
30118-304	483mm
30118-952	483mm
40304-077	483mm
30118-305	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30118-308	483mm
30118-309	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm

Katalognummer	Breite (W)
30118-955	483mm
30118-956	483mm
30118-957	483mm
30219-113	483mm
30219-137	483mm
30219-138	483mm
30219-143	483mm
30219-144	483mm
40304-078	483mm
40304-079	483mm
40304-080	483mm
40304-081	483mm
40304-082	483mm
40304-083	483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

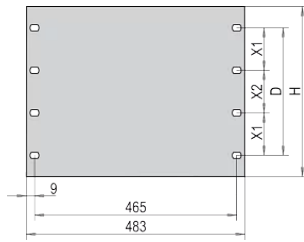

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE