

# nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Multifunktionsclip

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Schnellbefestigung an Gewinde- oder Drahtstange

Komplett verstell- und einfach Versetzbar für leichtes ändern der Installation

Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser

Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht

Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln

Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen

Entspricht EN 50174-2

Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.

Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Inventarisierung und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung; nVent CADDY Armour

**Material:** Stahl; Spring Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser (Ø) | Fläche              | Übertragungskapazität, Cat 5e | Übertragungskapazität, Cat 6 | Übertragungskapazität, Cat 6A |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| CAT21HP4Z34   | 181258        | 33.3mm          | 1174mm <sup>2</sup> | 50                            | 40                           | 25                            |
| CAT32HP4Z34   | 181218        | 50mm            | 2561mm <sup>2</sup> | 90                            | 60                           | 35                            |
| CAT16HP4Z34   | 181217        | 25mm            | 690mm <sup>2</sup>  | 20                            | 15                           | 10                            |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Drahtgröße  | Stangengröße (RS) | Statische Last |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| CAT21HP4Z34   | 181258        | 3.9 – 4.8mm | 4, 6, 8, 10       | 130N           |
| CAT32HP4Z34   | 181218        | 3.9 – 4.8mm | 4, 6, 8, 10       | 130N           |
| CAT16HP4Z34   | 181217        | 3.9 – 4.8mm | 4, 6, 8, 10       | 130N           |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gemäß TIA 569-C.9.7 und EN 50174-2 dürfen nicht zusammenhängende Halterungen den Abstand von 5' (1,5 m) nicht überschreiten.

Die Kabelkapazität wird basierend auf einer 70 %-igen Füllrate berechnet.

## DIAGRAMME

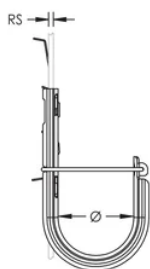

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**