


PEMSA-Gitterrinne Schnellkupplung

Data Solutions

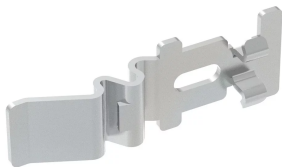

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Keine zusätzliche Hardware

Geeignet für eine große Auswahl an Rinnengrößen und -konfigurationen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)	Höhe (H)
WBTQSPL45EG	820720		97mm	23.5mm	33.5mm	13mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)	Höhe (H)
WBTQSPL45BG	820721	Schwarz	97mm	23.5mm	33.5mm	13mm
WBTQSPL5BG	820723	Schwarz	97mm	23.5mm	33.5mm	13mm
WBTQSPL5EG	820722		97mm	23.5mm	33.5mm	13mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)
WBTQSPL45EG	820720	4 – 4.5mm
WBTQSPL45BG	820721	4 – 4.5mm
WBTQSPL5BG	820723	5mm
WBTQSPL5EG	820722	5mm

DIAGRAMME

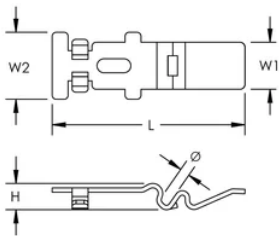

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.