


# Varistar CP 19" Winkelprofil

## Data Solutions

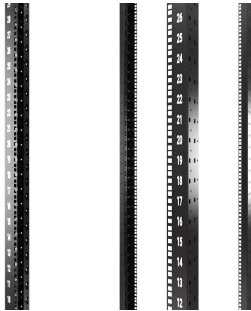

19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster. Die Montage erfolgt in 600mm breiten Schränken direkt am Schrankgestell. Bei 800 mm breiten Schränken mit Adapter Winkel. Für Teilhöhen werden Reduziertiefenstreben benötigt.

### MERKMALE

19 Zoll Winkelprofil mit HE Kennzeichnung / Anzeiger

Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster

Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Pulverbeschichtet

**Produkttyp:** Winkelprofil

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|--------|---------------------|-------------|----------|
| 24630-013     | 42U          | 2000mm | 4                   | Tiefschwarz | RAL 9005 |
| 24630-015     | 52U          | 2450mm | 4                   | Tiefschwarz | RAL 9005 |
| 24630-014     | 47U          | 2200mm | 4                   | Tiefschwarz | RAL 9005 |

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**