

Selbstklebende Kabelbefestigung



MERKMALE

Flachkabelhalter für die Verwendung mit heißem Pech, Dachpappe oder handelsüblichem Klebstoff auf bebauten Dachflächen oder an anderen Stellen, an denen keine Löcher für das Verankerungsseil gemacht werden können

SPEZIFIKATIONEN

Leitergröße, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

Material: Kupfer


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
LPC809L		Verzinkt	63.5mm	22.86 mm	63.5 mm	9.65 mm
LPC809	701973		63.5mm	22.86 mm	63.5 mm	9.65 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
LPC809L		0.11 kg
LPC809	701973	0.11 kg

DIAGRAMME

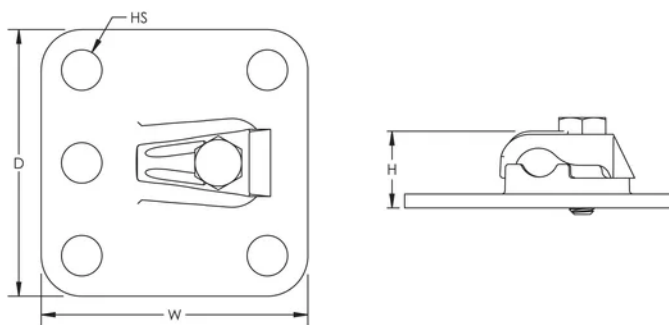

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE