


Kabel zum Schienennetz TB5 vollständig geschweißtes Paar, Signal

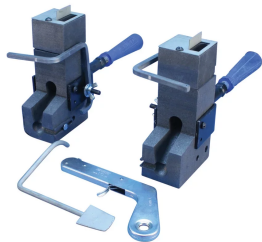

MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 140 lb. Schienen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Thermoplast	12 Pfund ASCE	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 1/2 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5

Katalognummer	Material	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Thermoplast	RI60 Rillenschiene	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Thermoplast	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	TB5

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE