

# Kupferner Kabelschuh Mechanischer Verbinder



## ZERTIFIZIERUNGEN




## MERKMALE

Einfache Bedienung und Installation

Geeignet für Telekommunikations- und Potentialausgleichsanwendungen

## SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |          |                                                                                                           |                   |                |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Katalognummer | Material | Leitergröße                                                                                               | Gewindegröße (TS) | Lochgröße (HS) |
| EL4           | Kupfer   | Volldraht Nr. 14 –<br>Litzendraht Nr. 4, 2.5<br>mm <sup>2</sup> Stranded - 16<br>mm <sup>2</sup> Stranded | 5/16 Zoll UNF     | 7.2 mm         |

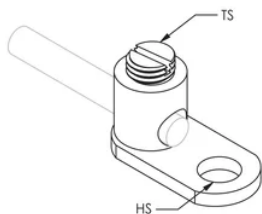

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**