

Kabelklemme für Erdungsstab, Rundstahlschelle, offen, ein Leiter



MERKMALE

Aufnahme von elektrischen Leitern in paralleler und senkrechter Richtung

Zur Verwendung mit verkupferte Tiefenerdern

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)	Leitergröße	Entspricht
GUV16070	710400	Leaded Gunmetal, Edelstahl 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	Volldraht Nr. 4 – Litzendraht 2/0, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	IEC EN 62561-1
GUV70185	710410	Leaded Gunmetal, Edelstahl 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	Volldraht Nr. 4 – Litzendraht 300 kcmil, 70 mm ² Stranded - 185 mm ² Stranded	IEC EN 62561-1

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
---------------	---------------	--------------

GUV16070	710400	0.24 kg
GUV70185	710410	0.25 kg

DIAGRAMME

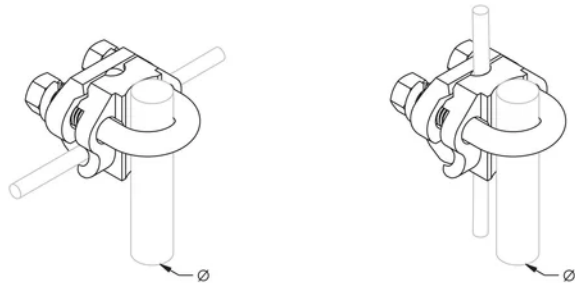

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE