


Gemeinsame Verbindung nur für Tiegelpaar, Signal

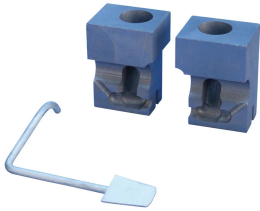

MERKMALE

2 Ersatzformen für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Produkt	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBM456	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	3/4 Zoll XS	Form und Formreinigungs zubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	3/4 Zoll XS	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	3/4 Zoll Lasche	Form und Formreinigungs zubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Katalognummer	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Produkt	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBS5838M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	3/4 Zoll Lasche	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	Form und Formreinigungs zubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Form und Formreinigungs zubehör	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Nur Form	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Form und Formreinigungs zubehör	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Schiene ohne Kopf	Ohne Kopf	Nur Form	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	Form und Formreinigungs zubehör	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	Nur Form	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1 Zoll Lasche	Nur Form	Nr. 1 konzentrisch	8.43mm	T7

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE