

nVent ERICO System 3000 Fangmast



MERKMALE

Dynamische Reaktion auf den Ansatz eines abwärtsgerichteten Blitzkanals

Für Installationen mit geringerer Höhe

Nicht-radioaktive Technologie

Keine externe Stromquelle erforderlich

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Installationshöhe (H)	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Edelstahl 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Gewindegröße (TS)	Stückgewicht
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2 Zoll BSPP	2.06 kg

DIAGRAMME

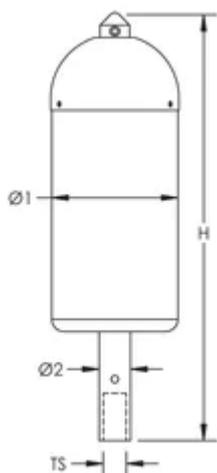

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE