

Schienenprofilvorlage



MERKMALE

Bietet spezifische, sichere und einfache Positionierung der Lochhöhe im Schienenprofil

Universelle Schienenprofilvorlagen können mehrere Schienenprofile aufnehmen

Geeignet zur Verwendung mit nVent ERICO Schienenbohrmaschinen SBMV2, SBMV4, SBME48VDC und SBME230VAC

Einfache Installation auf Schienenbohrmaschinen

SPEZIFIKATIONEN

Lochgröße (HS): 6.5 mm

Durchmesser (Ø): 54 mm

Material: Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Schablonentyp	Breite (W)	Schienenart	Lochhöhe (HH)
RPT115LB	716203	Regelmäßig	82.5 mm	115 Pfund AREA	75.7mm
RPT43KG625	715509	Regelmäßig	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT50KG63	715513	Regelmäßig	82.5 mm	50 kg	63mm
RPT60KG738	715512	Regelmäßig	82.5 mm	60 kg	73.8mm
RPTAS41KG603	715543	Regelmäßig	82.5 mm	AS41	60.3mm

Katalognummer	Artikelnummer	Schablonentyp	Breite (W)	Schienenart	Lochhöhe (HH)
RPTAS4758		Regelmäßig	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS5364		Regelmäßig	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS6068		Regelmäßig	82.5 mm	AS60	68mm
RPTBH95RBS64	715367	Regelmäßig	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Regelmäßig	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Regelmäßig	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	Regelmäßig	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Regelmäßig	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTEB50T675	715364	Regelmäßig	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Regelmäßig	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	Regelmäßig	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Regelmäßig	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Regelmäßig	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Regelmäßig	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Regelmäßig	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Regelmäßig	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Regelmäßig	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTRP54		Regelmäßig	82.5 mm	RP54	70mm

Katalognummer	Artikelnummer	Schablonentyp	Breite (W)	Schienenart	Lochhöhe (HH)
RPTS41595	715540	Regelmäßig	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Regelmäßig	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		Regelmäßig	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUNI	715365	Universell	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	Universell	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Universell	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC60CN	715558	Regelmäßig	82.5 mm	VRC60	79mm

DIAGRAMME

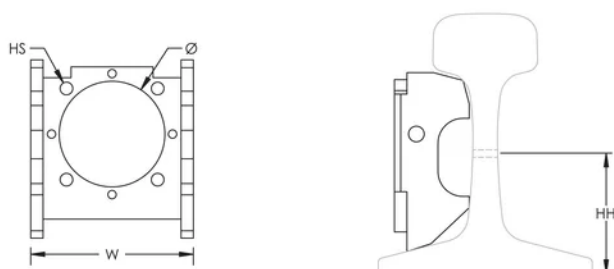

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE