

Einloch-Kabelschlaufe



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigt Blitzschutz-Ableiter und verhindert ein Verschieben

Mechanische Sicherung mit Schrauben oder Nägeln

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Tiefe (D)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
PC010C	711390	Kupfer	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Kupfer	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Kupfer	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Tiefe (D)	Breite (W)	Lochgröße(HS)
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
PC010C	711390	
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Üblicherweise alle 3' (0,9 m) am elektrischen Leiter installiert.

DIAGRAMME

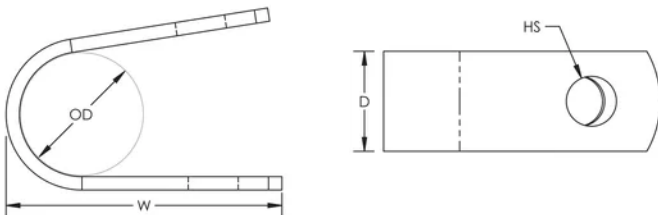

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE