

Stoßspannungszähler, mechanische Anzeige




MERKMALE

Liefert einen nicht rücksetzbaren Datensatz über die Anzahl der umgeleiteten Überspannungen

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	TDSSC
Artikelnummer	701250
Auslösegrenzwert	300
Verbindung, eindrätig	1 - 6 mm ²
Verbindung, mehrdrätig	1 - 6 mm ²
Gehäusematerial	UL® 94V-0 thermoplastisch
Gehäuseschutzart	IP 20 NEMA®-1
Befestigung	35-mm-DIN-Hutschiene
Temperatur	-35 to 55 °C
Modulbreite	2 M
Tiefe (D)	68mm
Höhe (H)	90 mm
Breite (W)	36 mm
Stückgewicht	0.2 kg

DIAGRAMME

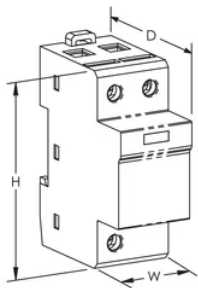

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE