


Universal-Sockelklemme mit Kabelmanagement, MBNUPCJ240



ZERTIFIZIERUNGEN

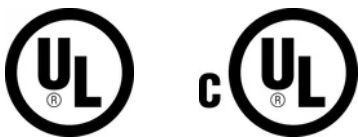

MERKMALE

Nur eine Baugruppe für Verbindung von Erdungsgittermatten und Kabelmanagement erforderlich

Beseitigt den Bedarf an separaten Montagehalterungen für verschiedene Sockelarten oder -größen


Edelstahlkonstruktion von Halterungen und Beschlägen reduziert das Potential für galvanische Korrosion

Die Gewebeverbindungsleitungen müssen nicht um jeden Sockel gebogen werden, um dem Gittermuster zu entsprechen

Geeignet für runde oder quadratische Sockel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1				
Katalognummer	Material	Oberfläche	Leitergröße	Sockelgröße
MBNUPCJ240	Copper, Stahl, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301)	nVent CADDY Armour, Electrogalvanized	Volldraht Nr. 2 – Litzendraht 4/0, 35 mm ² - 100 mm ²	22 - 51 mm Round or Square

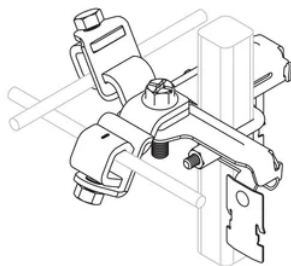

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE