


DMH Metallische Abstandshalter

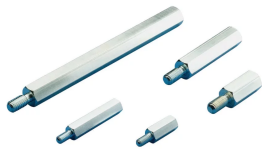

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Herstellung höherer Platten, Schirme oder Profile

Stecker-Buchse ermöglicht stabile Befestigung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Gewindelänge (TL)	Gewindetiefe (TD)	Länge (L)	Breite (W)
DMH-M4X10	561560	M4	8mm	10mm	10mm	7 mm
DMH-M4X15	561570	M4	8mm	10mm	15mm	7 mm
DMH-M4X20	561580	M4	8mm	10mm	20mm	7 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Gewindelänge (TL)	Gewindetiefe (TD)	Länge (L)	Breite (W)
DMH-M4X25	561590	M4	8mm	10mm	25mm	7 mm
DMH-M4X30	561600	M4	8mm	10mm	30mm	7 mm
DMH-M4X35	561610	M4	8mm	10mm	35mm	7 mm
DMH-M4X40	561620	M4	8mm	10mm	40mm	7 mm
DMH-M5X15	561660	M5	10mm	10mm	15mm	8 mm
DMH-M5X20	561670	M5	10mm	10mm	20mm	8 mm
DMH-M5X25	561680	M5	10mm	10mm	25mm	8 mm
DMH-M5X30	561690	M5	10mm	10mm	30mm	8 mm
DMH-M5X35	561700	M5	10mm	10mm	35mm	8 mm
DMH-M6X15	561760	M6	10mm	10mm	15mm	10 mm
DMH-M6X20	561770	M6	10mm	10mm	20mm	10 mm
DMH-M4X50	561630	M4	8mm	10mm	50mm	7 mm
DMH-M4X60	561640	M4	8mm	10mm	60mm	7 mm
DMH-M5X40	561710	M5	10mm	10mm	40mm	8 mm
DMH-M5X50	561720	M5	10mm	10mm	50mm	8 mm
DMH-M6X30	561780	M6	10mm	10mm	30mm	10 mm
DMH-M5X60	561730	M5	10mm	10mm	60mm	8 mm
DMH-M5X70	561740	M5	10mm	10mm	70mm	8 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Gewindelänge (TL)	Gewindetiefe (TD)	Länge (L)	Breite (W)
DMH-M5X80	561750	M5	10mm	10mm	80mm	8 mm
DMH-M6X40	561790	M6	10mm	10mm	40mm	10 mm
DMH-M6X50	561800	M6	10mm	10mm	50mm	10 mm
DMH-M6X60	561810	M6	10mm	10mm	60mm	10 mm
DMH-M6X70	561820	M6	10mm	10mm	70mm	10 mm
DMH-M6X80	561830	M6	10mm	10mm	80mm	10 mm
DMH-M6X100	561850	M6	10mm	10mm	100mm	10 mm
DMH-M6X90	561840	M6	10mm	10mm	90mm	10 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
DMH-M4X10	561560	0 kg
DMH-M4X15	561570	0.01 kg
DMH-M4X20	561580	0.01 kg
DMH-M4X25	561590	0.01 kg
DMH-M4X30	561600	0.01 kg
DMH-M4X35	561610	0.01 kg
DMH-M4X40	561620	0.01 kg
DMH-M5X15	561660	0.01 kg
DMH-M5X20	561670	0.01 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
DMH-M5X25	561680	0.01 kg
DMH-M5X30	561690	0.01 kg
DMH-M5X35	561700	0.01 kg
DMH-M6X15	561760	0.01 kg
DMH-M6X20	561770	0.01 kg
DMH-M4X50	561630	0.02 kg
DMH-M4X60	561640	0.02 kg
DMH-M5X40	561710	0.02 kg
DMH-M5X50	561720	0.02 kg
DMH-M6X30	561780	0.02 kg
DMH-M5X60	561730	0.03 kg
DMH-M5X70	561740	0.03 kg
DMH-M5X80	561750	0.03 kg
DMH-M6X40	561790	0.03 kg
DMH-M6X50	561800	0.03 kg
DMH-M6X60	561810	0.04 kg
DMH-M6X70	561820	0.04 kg
DMH-M6X80	561830	0.05 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
DMH-M6X100	561850	0.06 kg
DMH-M6X90	561840	0.06 kg

 DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE