


Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene mit grünem/gelbem DIN Schienenklipp

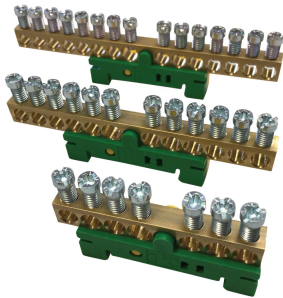

Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene mit grünen/gelben DIN-Schienenklipps dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Panel anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter

Installateur kann leicht Verbindungen hinzufügen

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Feste Stange

Schnelle, einfache Installation auf DIN-Schiene

Halogenfrei


RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Artikelnummer	568678	568679	568680
Material	Brass Polyethylen	Brass Polyethylen	Brass Polyethylen

Katalognummer	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Anzahl Anschlüsse	7	12	15
Leitergröße, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) Litzendraht 1,5–16 mm ²	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) Litzendraht 1,5–16 mm ²	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) Litzendraht 1,5–16 mm ²
Max. Bemessungsstrom	40A	40A	40A
Querschnitt	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Tiefe (D)	7mm	7mm	7mm
Höhe (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Breite (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Lochgröße 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Lochgröße 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gewindegröße (TS)	M5	M5	M5
Drehmoment (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Stückgewicht	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
Entspricht	IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1

DIAGRAMME

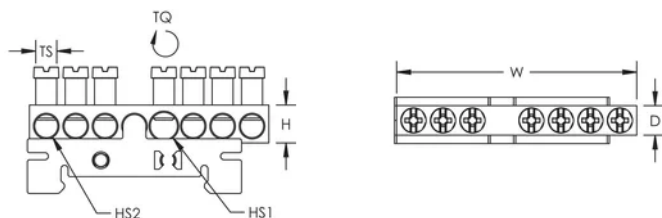

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE