


EC35 Erdungsanschluss

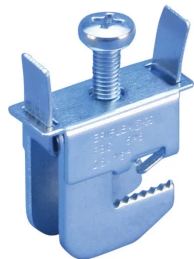

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Sehr kompakte Klammer zur Verbindung der Kabelleiter mit der Erdungsverteilerschiene, ohne zu bohren

Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt

Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden

Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden

Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt

EAC-konform

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Material	Stromschienen dicke	Stromschienen breite	Leitergröße
EC35	553470	Elektrolytisch verzinkt	Stahl	4 - 5 mm	12 mm	Volldraht 2,5 mm ² – Litzendraht 35 mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
EC35	553470	14mm	27 mm	31 mm	6 N·m	0.03 kg

DIAGRAMME

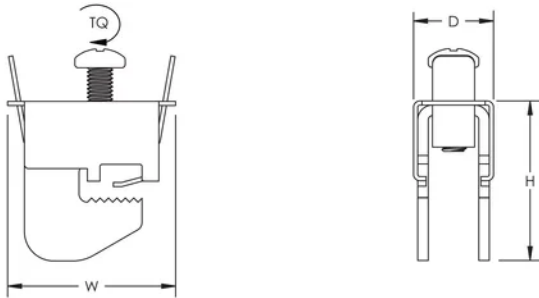

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE