

HFST-B nVent ERIFLEX Flexibar Scherwerkzeugführung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar Schneidgerät

Zum Ausrichten von nVent ERIFLEX Flexibar auf die Mitte des Schermessers

Erhöht die Lebensdauer des Schermessers


Geeignet für alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
HFST-B	559020	Stahl	76mm	73 mm	244 mm	1 kg

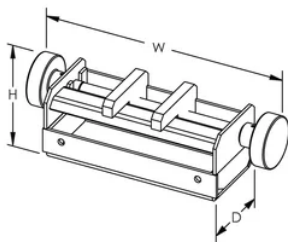

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE