

IRS Winkelstützenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung von DIN-Profilen oder Erdungsschienen in Schräglage

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Lochgröße (HS)	Breite (W)	Höhe (H)	A
IRS6	557980	M6	6.5 mm	18 mm	48 mm	60 mm
IRS5	557970	M5	6.5 mm	18 mm	48 mm	60 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
---------------	---------------	--------------

IRS6	557980	0.04 kg
IRS5	557970	0.04 kg

DIAGRAMME

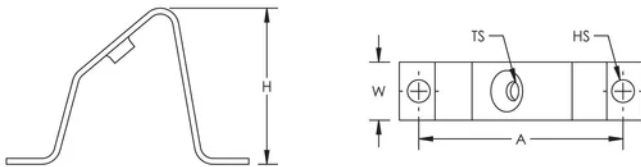

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE