


Sammelschienenadapter 25 A mit Kabeln, W060

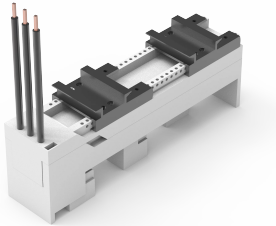

Sammelschienenadapter 25 A. Mit zwei anpassbaren Montageschienen. Der obere Teil ist abnehmbar und verfügt über vormontierte Kabel.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

MERKMALE

Beschreibung: Sammelschienenadapter 25 A. Mit zwei verschiebbaren Tragschienen. Mit abnehmbarem oberen Teil und Kabeln (4 mm²).

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 25 A.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 1.7 W.

Pole: 3-polig.

Abmessung: 45 × 200 × 75 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: CSA, UL, GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
32400	45mm	200mm	75mm	Kunststoff, Baustahl	Beschichtet	Schwarz, Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.