


Anreihbar eintürig Aluminium Standschrank zur Außenaufstellung, ECOM

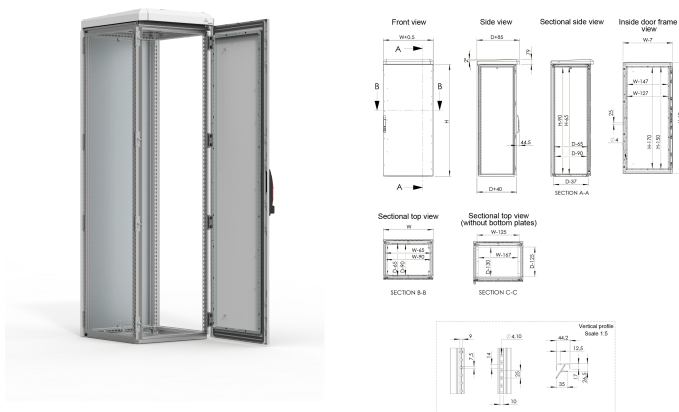

Der Aluminium-Anreihschrank ECOM in doppelwandiger Ausführung mit einer Tür ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Er ist in vielen verschiedenen Abmessungen gebrauchsfertig erhältlich und ermöglicht durch seine Anreihbarkeit viele verschiedene Konfigurationen. Mit der hohen Schutzart IP 66, Vandalismusschutz und effektiven Wärmemanagementfunktionen sind die Komponenten innerhalb des Schrankes sehr gut geschützt.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE, UK CA, EAC, UL

IP

MERKMALE

Material: Aluminium AlMg3. Tür: 2 mm. Rückwand: 2 mm. Regendach: 2 mm. Bodenbleche: 2 mm.

Rahmen: AISI 304L Edelstahl. Gekantetes und nahtgeschweißtes offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660. Rahmen: 1.5 mm.

Tür: Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen.

Rückwand: Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

Regendach: Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

Seitenwände: Separat als Zubehör zu bestellen.

Bodenbleche: Einteilige Bodenplatte mit eingespritzter Polyurethan-Dichtung für maximale Abdichtung.

Schließung: 4-Punkt Schließgestänge, beeinträchtigt nicht den Innenraum des Schrankes. Standard Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschloss.

Erdung: Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, 100% Polyester.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 bei montierten Bodenblechen.

Zertifikate: GOST. Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3 "Mechanische Bauweisen für elektronische Einrichtungen - Außengehäuse".

Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.

SPEZIFIKATIONEN

- Dicke (T):

2mm
- Material:

Aluminium
- Oberfläche:

Gebürstet

Table 1/1				
Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Schnelles Schiff
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm	No
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm	No
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm	No
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm	No
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm	No
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm	No

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.